

Poistné podložky DIN 462 pre poistné matice DIN 1804, oceľ alebo nerezová oceľ

Materiál: Oceľ.


Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).



Bezpečnostné tabuľky pre poistné matice DIN 1804.

Je požadovaná drážka na závitoch hriadela.

After adjusting or fastening the nut, the sheet edge must be beaded into one slot of the nut.

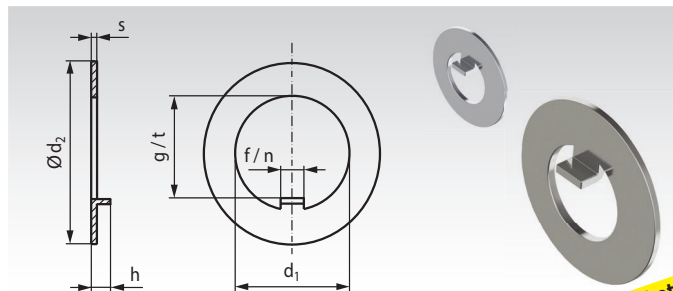

Provisional photos

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 652 608 01 Poistná podložka 8 DIN 462

Produkt č. štandard	Produkt č. nerez	matching to DIN 1804	d ₁ ^{H11} mm	d ₂ ^{H11} mm	s mm	f _{c11} mm	g ^{H11} mm	h mm	shaft keyway		Hmotnosť g
									n ^{H11} mm	t max. mm	
652 608 01	-	M8x1	8	20	0,8	3	5,9	2,5	3	5,8	2
652 610 01	-	M10x1	10	25	0,8	4	7,4	3	4	7,3	3
652 612 01	652 612 91	M12x1,5	12	28	0,8	5	9,3	3	5	9,2	3
652 614 01	-	M14x1,5	14	30	0,8	5	11,4	3	5	11,3	3
652 616 01	652 616 91	M16x1,5	16	32	1,0	5	13,5	3	5	13,4	4
652 618 01	-	M18x1,5	18	34	1,0	6	15,4	4	6	15,3	4
652 620 01	652 620 91	M20x1,5	20	36	1,0	6	17,5	4	6	17,4	4
652 622 01	-	M22x1,5	22	40	1,0	6	19,5	4	6	19,4	5
652 624 01	652 624 91	M24x1,5	24	42	1,0	6	21,6	4	6	21,5	7
652 626 01	-	M26x1,5	26	45	1,0	7	23,5	5	7	23,4	8
652 628 01	652 628 91	M28x1,5	28	50	1,0	7	25,5	5	7	25,4	8
652 630 01	652 630 91	M30x1,5	30	50	1,2	7	27,5	5	7	27,4	8
652 632 01	-	M32x1,5	32	52	1,2	7	29,6	5	7	29,5	9
652 635 01	652 635 91	M35x1,5	35	55	1,2	7	32,6	5	7	32,5	9
652 638 01	-	M38x1,5	38	58	1,2	8	35,3	5	8	35,2	12
652 640 01	652 640 91	M40x1,5	40	62	1,2	8	37,3	5	8	37,2	14
652 642 01	-	M42x1,5	42	62	1,2	8	39,3	5	8	39,2	13
652 645 01	652 645 91	M45x1,5	45	68	1,2	8	42,4	5	8	42,2	17
652 648 01	-	M48x1,5	48	75	1,2	8	45,4	5	8	45,2	21
652 650 01	652 650 91	M50x1,5	50	75	1,2	8	47,4	5	8	47,2	20
652 652 01	-	M52x1,5	52	80	1,2	10	49,3	6	10	49,1	23
652 655 01	652 655 91	M55x1,5	55	80	1,2	10	52,3	6	10	52,1	22
652 658 01	-	M58x1,5	58	90	1,5	10	55,3	6	10	55,1	30
652 660 01	652 660 91	M60x1,5	60	90	1,5	10	57,3	6	10	57,1	29
652 662 01	-	M62x1,5	62	95	1,5	10	59,3	6	10	59,1	33
652 665 01	652 665 91	M65x1,5	65	95	1,5	10	62,4	6	10	62,2	30
652 668 01	-	M68x1,5	68	100	1,5	10	65,4	6	10	65,2	40
652 670 01	652 670 91	M70x1,5	70	100	1,5	10	67,4	6	10	67,2	35
652 672 01	-	M72x1,5	72	110	1,5	10	68,9	7	10	68,7	65
652 675 01	-	M75x1,5	75	110	1,5	10	71,9	7	10	71,7	61
652 680 01	-	M80x2	80	115	1,5	10	76,9	7	10	76,7	64
652 685 01	-	M85x2	85	120	1,5	10	81,9	7	10	81,7	67
652 690 01	-	M90x2	90	130	1,5	10	86,9	7	10	86,7	77
652 695 01	-	M95x2	95	135	1,5	12	91,8	8	12	91,6	87
652 699 01	-	M100x2	100	145	1,5	12	96,9	8	12	96,7	103