



## Spájacie články M1 s pružným klipom, s priamymi nastavcami podľa DIN ISO 606, Nerezové

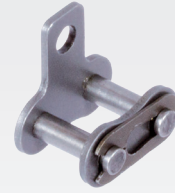

Jednostranný

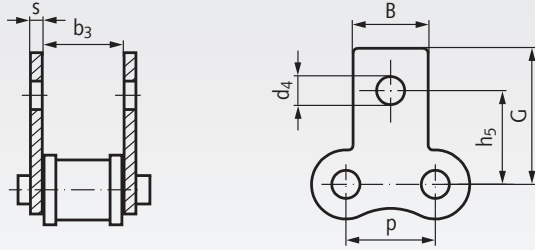

Dvojstranný

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 101 993 31, Spájací článok M1, jednostranný, nerezové


### M1 = Tenká verzia, 1 Montážny otvor

DIN ISO	Produkt č. 1-stranný	Produkt č. 2-stranný	p mm	h <sub>5</sub> mm	G* mm	d <sub>4</sub> mm	B* mm	s min.* mm	b <sub>3</sub> min. mm	Hmotnosť* 1-Stranný g	Hmotnosť* 2-Stranný g
06 B-1**	101 993 31	101 993 32	9,525	9,5	13,5	3,5	8,0	1,2	8,66	5	5,6
08 B-1	105 993 31	105 993 32	12,7	13,0	17,9	4,5	9,5	1,6	11,43	11,5	13,9
10 B-1	106 993 31	106 993 32	15,875	16,5	21,9	5,5	14,3	1,7	13,41	18,1	21,2
12 B-1	107 993 31	107 993 32	19,05	21,0	26,6	6,6	16,0	1,8	15,75	24	28
16 B-1	108 993 31	108 993 32	25,4	23,0	31,80	6,6	19,1	2,8	25,6	78	89


\* Znázornené rozmery nie sú zahrnuté v DIN.

\*\* Táto veľkosť nie je uvedená v DIN.


## Spájacie články K1 s pružným klipom, s tenkými, ohnutými nastavcami podľa DIN ISO 606, Nerezové

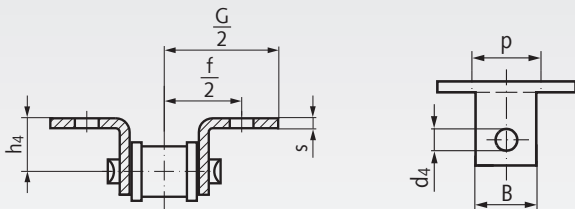

Tenký ohnutý nastavec = Verzia K1 (pohľad zhora, otočený).

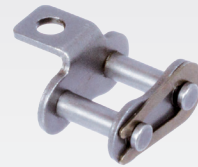

Jednostranný

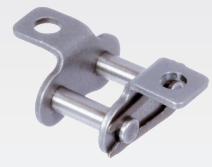

Dvojstranný

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304).



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 101 993 01, Spájací článok K1, jednostranný, nerezové

### K1 = Tenká verzia, 1 Montážny otvor

DIN ISO	Produkt č. Jednostranný	Produkt č. Dvojstranný	p mm	h <sub>4</sub> mm	d <sub>4</sub> mm	f/2 mm	G/2* mm	B* mm	s min.* mm	Hmotnosť* 1-stranný g	Hmotnosť* 2-Stranný g
06 B-1**	101 993 01	101 993 02	9,525	6,5	3,5	9,5	13,5	8,0	1,2	5,1	5,7
08 B-1	105 993 01	105 993 02	12,7	8,9	4,5	12,7	17,6	9,5	1,6	11,2	13,6
10 B-1	106 993 01	106 993 02	15,875	10,3	5,5	15,9	22,5	14,3	1,7	17,4	21,5
12 B-1	107 993 01	107 993 02	19,05	13,5	6,6	19,05	26,5	16,0	1,8	23	28
16 B-1	108 993 01	108 993 02	25,4	15,9	6,6	25,4	36,3	19,1	2,8	75	89

\* Znázornené rozmery nie sú zahrnuté v DIN.

\*\* Táto veľkosť nie je uvedená v DIN.