

Nutmuttern GUK mit Klemmteil aus Polyamid, selbstsichernd


Werkstoff: Stahl, verzinkt, Härteklasse 14 H.
Edelstahl 1.4301 (V2A).



Diese selbstsichernden Nutmutter mit metrischem Feingewinde werden z.B. zur Befestigung von Lagern oder als Stellmuttern verwendet. Die Gewinde entsprechen den Nutmuttern nach DIN 981 bzw. DIN 1804, bitte beachten Sie die Steigung in der Gewindeangabe d_1 .

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.

Temperaturbeständig bis 100°C.

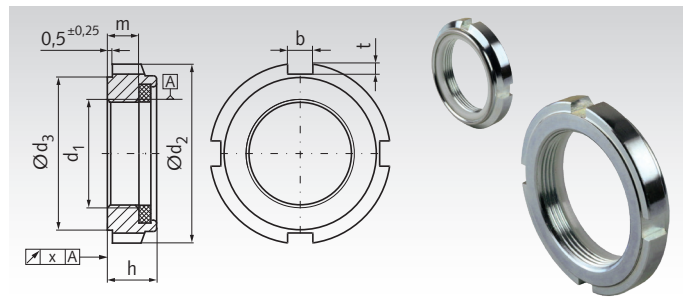

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 652 401 00, Nutmutter GUK 0 verzinkt

Artikel-Nr. Verzinkt	Artikel-Nr. Rostfrei	Typ	d_1 mm	d_2^{h11} mm	$d_3^{-0,5}$ mm	$h_{max.}$ mm	$m_{min.}$ mm	b mm	t mm	x mm	Anzahl der Nuten	Gewicht g
652 401 00	652 994 01	GUK 0	M10 x 0,75	18	15	7,6	4,5	3	1,5	0,04	4	6
652 402 00	652 994 02	GUK 0a	M10 x 1	18	15	7,6	4,5	3	1,5	0,04	4	6
652 403 00	652 994 03	GUK 1	M12 x 1	21	18	7,6	4,5	3	1,5	0,04	4	8
652 404 00	-	GUK 1a	M12 x 1,5	21	18	9,2	5,7	3	1,5	0,04	4	8
652 405 00	-	GUK 1b	M14 x 1,5	24	21	10,7	6,0	4	1,5	0,04	4	12
652 406 00	652 994 06	GUK 2	M15 x 1	24	21	8,6	5,5	4	1,5	0,04	4	11
652 407 00	-	GUK 2a	M16 x 1,5	28	24	10,7	6,0	4	2	0,04	4	18
652 408 00	652 994 08	GUK 3	M17 x 1	28	24	8,7	5,5	4	2	0,04	4	17
652 409 00	-	GUK 3a	M18 x 1,5	28	24	10,7	7,3	4	2	0,04	4	16
652 410 00	652 994 10	GUK 4	M20 x 1	32	27	9,6	6,0	4	2,5	0,04	4	24
652 411 00	-	GUK 4a	M20 x 1,5	32	27	9,6	6,0	4	2,5	0,04	4	24
652 412 00	-	GUK 4b	M22 x 1,5	38	33	12,7	7,0	5	2,5	0,04	4	36
652 413 00	652 994 13	GUK 4c	M24 x 1,5	38	33	10,7	6,2	5	2,5	0,04	4	35
652 414 00	652 994 14	GUK 5	M25 x 1,5	38	33	10,5	6,5	5	2,5	0,04	4	34
652 415 00	-	GUK 5a	M28 x 1,5	44	38	11,2	6,9	5	3	0,04	4	45
652 416 00	652 994 16	GUK 6	M30 x 1,5	44	38	10,7	6,6	5	3	0,04	4	44
652 417 00	652 994 17	GUK 6a	M32 x 1,5	50	44	11,2	6,6	5	3	0,04	4	63
652 418 00	652 994 18	GUK 7	M35 x 1,5	50	44	11,3	7,0	5	3	0,04	4	61
652 419 00	652 994 19	GUK 7a	M38 x 1,5	53	47	12,2	6,6	5	3	0,04	4	79
652 420 00	652 994 20	GUK 8	M40 x 1,5	56	50	12,3	7,7	6	3	0,04	4	97
652 421 00	-	GUK 8a	M42 x 1,5	62	55	15,2	10,6	6	3,5	0,04	4	94
652 422 00	652 994 22	GUK 9	M45 x 1,5	62	55	12,3	7,8	6	3,5	0,04	4	129
652 423 00	652 994 23	GUK 9a	M48 x 1,5	64	57	13,7	9,1	6	3,5	0,04	4	163
652 424 00	652 994 24	GUK 10	M50 x 1,5	68	61	12,9	8,1	6	3,5	0,04	4	158
652 425 00	-	GUK 10a	M52 x 1,5	75	68	13,7	9,1	6	3,5	0,05	4	158
652 426 00	-	GUK 11a	M55 x 1,5	75	68	13,2	8,2	7	3,5	0,05	6	151
652 427 00	-	GUK 11	M55 x 2	75	68	13,4	8,2	7	3,5	0,05	6	151
652 428 00	-	GUK 12a	M60 x 1,5	80	73	13,2	8,2	7	3,5	0,05	6	182
652 429 00	-	GUK 12	M60 x 2	80	73	13,4	8,2	7	3,5	0,05	6	182
652 430 00	-	GUK 13a	M65 x 1,5	85	77	14,5	8,9	7	4	0,05	6	228
652 431 00	-	GUK 13	M65 x 2	85	77	14,5	9,0	7	4	0,05	6	228
652 432 00	-	GUK 14a	M70 x 1,5	92	84	14,5	9,2	8	4	0,05	6	268
652 433 00	-	GUK 14	M70 x 2	92	84	14,5	9,2	8	4	0,05	6	268
652 434 00	-	GUK 15a	M75 x 1,5	98	89	15,5	10,0	8	4,5	0,05	6	338
652 435 00	-	GUK 15	M75 x 2	98	89	15,5	10,0	8	4,5	0,05	6	338
652 436 00	-	GUK 16a	M80 x 1,5	105	96	16,5	11,2	10	4,5	0,05	8	338
652 437 00	-	GUK 16	M80 x 2	105	96	16,5	11,2	10	4,5	0,05	8	388
652 438 00	-	GUK 17	M85 x 2	110	100	17,5	12,1	10	5	0,05	8	538
652 439 00	-	GUK 18	M90 x 2	120	110	17,7	12,5	10	5	0,05	8	585
652 440 00	-	GUK 19	M95 x 2	125	115	18,7	13,5	10	5	0,05	8	675
652 441 00	-	GUK 20	M100 x 2	130	120	19,7	14,5	10	5	0,05	8	