

## Auszugschienen DZ 3832 EC-D, Breite 12,7 mm, bis 45 kg, Vollauszug

### Werkstoff:

Schienenenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.  
Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl.  
Kugeln: gehärteter Stahl.


Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

- Selbsteinzug.
- Schnelltrennung.
- Einhalterung in geschlossener Position.
- Einstellnocken für Schublade (3,2 mm).
- Nutzungsdauer 80.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: +10°C bis +40°C. Lagerung: -20°C bis +80°C.



Accuride

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 64902535, Auszugschienen DZ 3832 EC-D

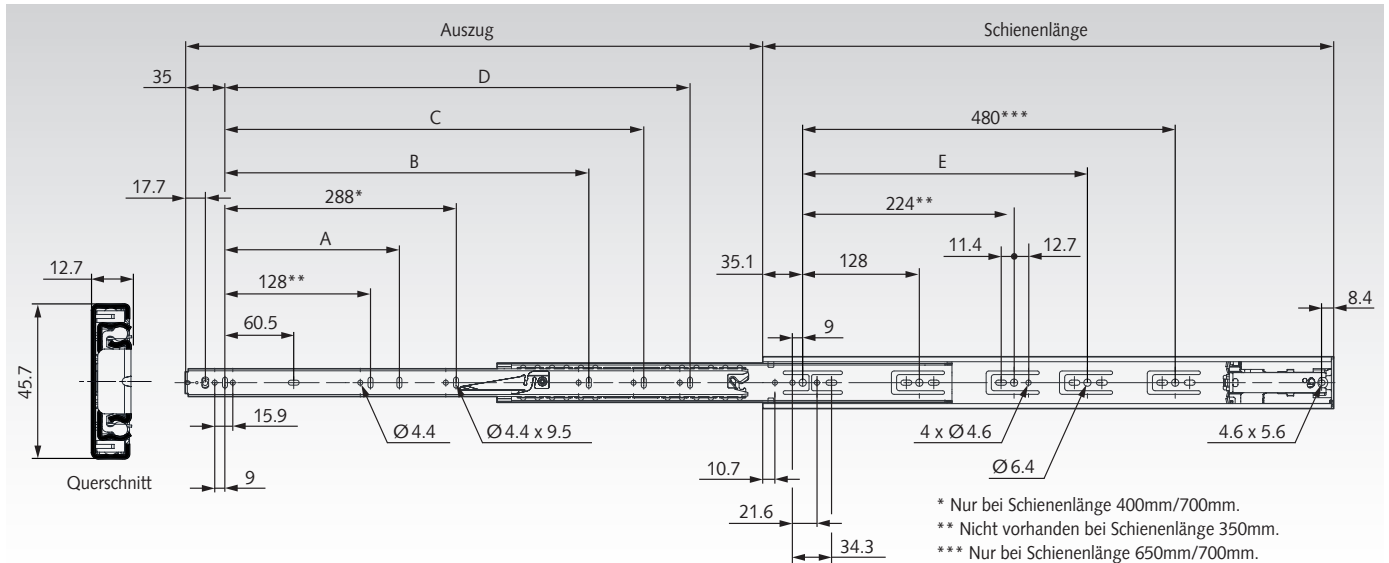

Artikel-Nr. pro Paar	Schienenlänge mm	Auszug +/-3,2 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Lastwert Paar kg	Gewicht Paar kg
649 025 35	350	310	224	-	-	259	-	43	1,01
649 025 40	400	406	-	-	-	-	-	44	1,18
649 025 45	450	457	-	320	-	-	-	45	1,34
649 025 50	500	508	-	320	-	409	320	45	1,51
649 025 55	550	559	-	320	416	-	352	45	1,66
649 025 60	600	610	224	416	-	509	352	45	1,83
649 025 65	650	660	224	416	544	-	352	44	1,97
649 025 70	700	711	224	416	544	609	352	43	2,13

### Hinweis

Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm/Euroschraube 6mm. Max. Kopfhöhe 2,5mm/Ø9,6mm.

Die Breite der Schublade sollte nicht größer als die Schienenlänge sein.

Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der max. Lastwert erzielt wird. Horizontalmontage nicht empfohlen.

**Auswahltool**  
im Internet unter [www.maedler.de](http://www.maedler.de)  
im Bereich **MÄDLER®-Tools**