

Schlauchanschlusstücke für Ø 8mm



Bestellangaben: z.B.: Artikel-Nr. 68057901,
Schlauchanschlusstück Ø 8mm, G1/8a


Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht g
680 579 01	G1/8a - gerade	15
680 579 02	G1/8a 90° - gewinkelt	22
680 579 03	G1/4a - gerade	14
680 579 04	G1/4i - gerade	23
680 579 05	G1/4a 90° - gewinkelt	25
680 579 06	G3/8a - gerade	19
680 579 07	M6a - gerade	13
680 579 08	M6a 90° - gewinkelt	21
680 579 09	M8x1a - gerade	15
680 579 10	M8x1a 90° - gewinkelt	23
680 579 11	M10x1a - gerade	15
680 579 12	M10x1a 90° - gewinkelt	24

Werkstoff: Messing, vernickelt.

Geeignet für Schlauch-Ø 8mm, bis 25 bar. Anschlussstück zur einfachen Verbindung von Schlauch und Schmieranschluss.

a = Außengewinde i = Innengewinde

Reduzierstücke / Verbindungsstücke

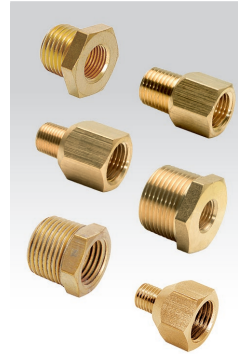

Bestellangaben: z.B.: Artikel-Nr. 68057930,
Reduzierstück G1/4a x G1/8i

Artikel-Nr.	Ausführung	Gewicht g
680 579 30	G1/4a x G1/8i	11
680 579 31	G1/8a x G1/4i	20
680 579 32	R1/2a x G1/4i	36
680 579 33	R1/4a x G1/4i	20
680 579 34	R1/8a x G1/4i	22
680 579 35	R3/4a x G1/4i	65
680 579 36	R3/8a x G1/4i	13
680 579 37	M6a x G1/4i	17
680 579 38	M8a x G1/4i	17
680 579 39	M8x1a x G1/4i	16
680 579 40	M10a x G1/4i	19
680 579 41	M10x1a x G1/4i	19

Werkstoff: Messing.

Zum Abdichten der Gewinde sollte zusätzlich ein Abdichtband eingesetzt werden (handelsübliches PTFE-Band oder ähnliches).

a = Außengewinde i = Innengewinde